


LED gösterge


monokrom çok işlevli görünüm ve akustik alarm sinyali

TL50RAQ

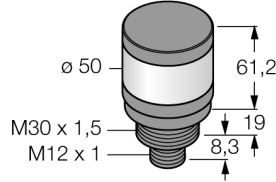

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek konektör
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı maks. 92 dB

Kablo Bağlantı Şeması

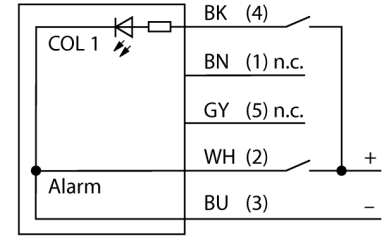

İşlevsel prensip

Tek-renkli/çok işlevli görünüm ve akustik alarm sinyali

Dayanıklı ve düşük maliyetli çok katmanlı görünüm, basit montaj.

Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durum görünümü için aydınlatılmış bölümler.

5 renge kadar görünüm.

Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok

Montaj yok.

Kablo bağlantı şeması bir pnp tel konfigürasyonunu gösterir.

Tip kodu	TL50RAQ
İdent no.	3083211
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	TL50
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 45 mA
Çalışma voltajı U₀	≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U₀	≤ 27 VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 45 mA
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	kırmızı
Dimmable	hayır
Beeper sound	Sürekli ton
Volume	92 dB

LED gösterge monokrom çok işlevli görünüm ve akustik alarm sinyali TL50RAQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	