


**LED gösterge  
uyarı ışığı  
K50LNGRXPQ**

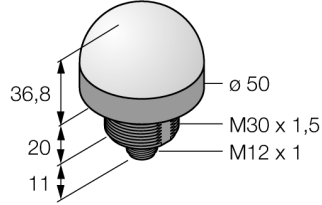

- Çok yönlü LED ekran
- ATEX kategori II 3 G, Ex bölgesi 2
- ATEX kategori II 3 D, Ex bölgesi 22
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfları IP67 / IP69K
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2)
- Erkek M12 x 1
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC
- İlgili ekipmanla birlikte daima yalnızca bir rengin kontrol edilmesi öngörülür.

<b>Tip kodu</b>	K50LNGRXPQ
İdent no.	3087293
<b>Purpose</b>	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dişli
Konektör ataması	K50L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, IECEx
<b>Çalışma voltajı</b>	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 40 mA
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
<b>Işık tipi</b>	yeşil
	kırmızı
Dimmable	hayır

**Kablo Bağlantı Şeması**

