



alıřma ışığı
lineer ışık
WLB32C850PBQ


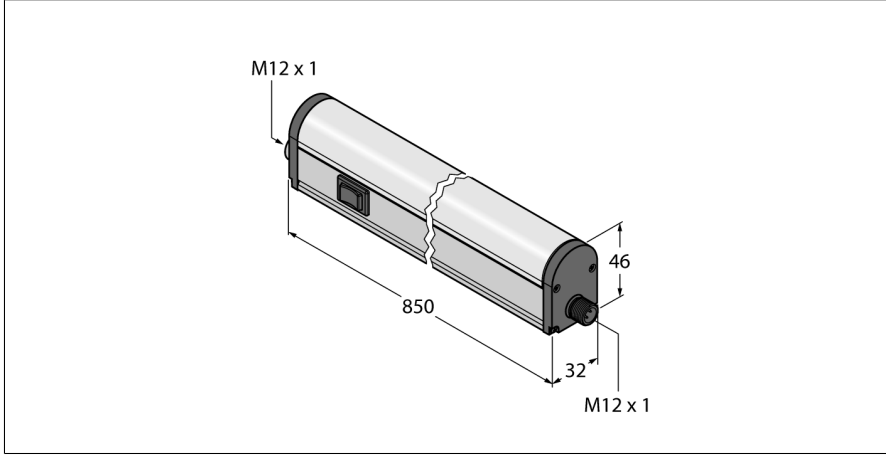


- M12 x 1 diři konektör ile kademelendirilebilir, 4 pimli
- AIK/KAPALI anahtarı
- alıřma gerilimi: 12...30 VDC
- Iřık huzmesi: 850 mm
- Gövde uzunluęu: 884 mm
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 konektör

Kablo Baęlantı řeması

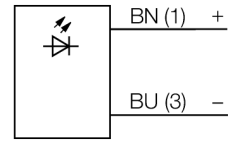

Tip kodu	WLB32C850PBQ
İdent no.	3087483
Purpose	LED alıřma ışığı
İřlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	WLB32
Boyutlar	884 x 31.9 x 46mm
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
Onaylar	CE, UL
alıřma voltajı	12...30 VDC
DC nominal alıřma akımı	≤ 930 mA
Input power	22.32 W
Elektriksel baęlantı	Konektörler, M12 x 1
Iřık tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	1800 lm
Dimmable	İki kademeli

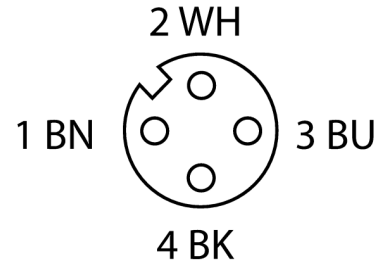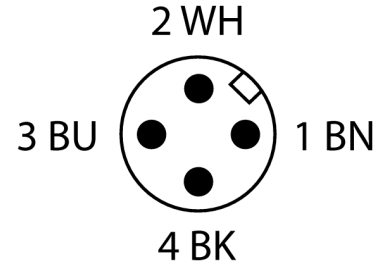

İřlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED alıřma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki günışığı aralığında bulunmaktadır. Yeni, ok parlak LED teknolojisine karřın hiçbir kamařma yok. Lambalar, her lamba DIP anahtarı ile kapatılabilecek, %50 veya %100 aydınlatılabilecek řekilde kolaylıkla zincirleme baęlanabilir. Yeni teknoloji kıyaslanabilir lambalara göre %40 daha yüksek enerji verimlilięi saęlar.



Metal gövdedeki bu dayanıklı lambalar, örneęin makinelerdeki veya büro ışıklandırma gibi geniř yelpazede uygulamalar için uygun-

alıřma ışıđı
lineer ılık
WLB32C850PBQ

dur. Montaj, manyetik veya gemeli braketler-
le yapılmaktadır.

alıřma ışıđı
lineer ışıık
WLB32C850PBQ

Aksesuarlar

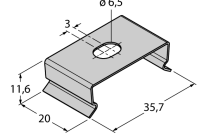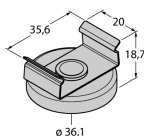Tip kodu	İdent no.	Aıklama	Ölekli izim
LMBWLB32	3090623	WLB32 alıřma ışııkları iin klips fonksiyonu, alüminyum, vidalar dahil 4 braketten oluřan kitle birlikte montaj braketidir	
LMBWLB32MAG	3087851	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen	
LMBWLB32-180S	3087852	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°	