

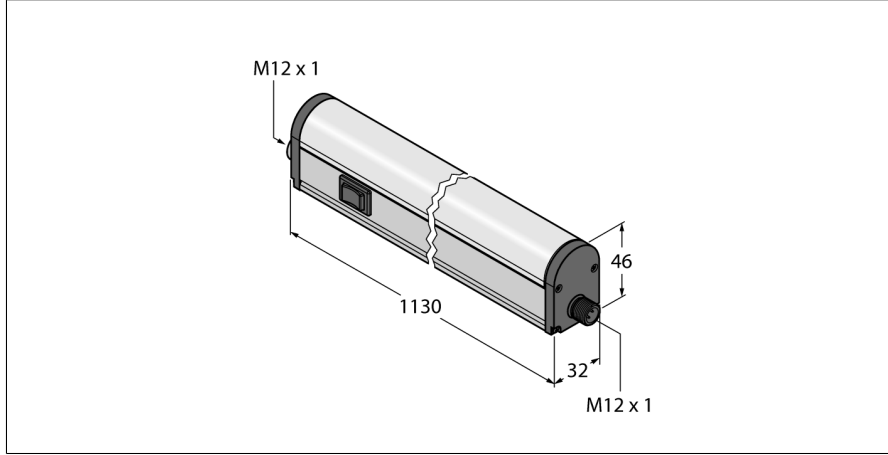
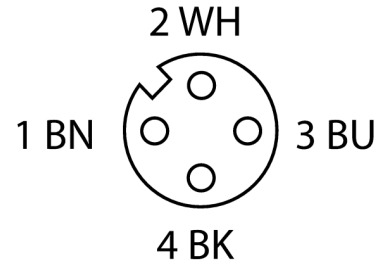


alışma ışığı
lineer ışık
WLB32C1130PBQ

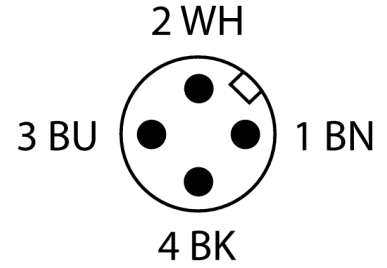

- M12 x 1 diři konektr ile kademelendirilebilir, 4 pimli
- AIK/KAPALI anahtarı
- alışma gerilimi: 12...30 VDC
- Işığ huzmesi: 1130 mm
- Gvde uzunluęu: 1166 mm
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 konektr

Kablo Baęlantı Őeması

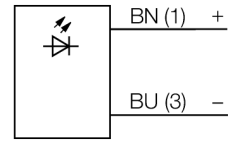

Tip kodu	WLB32C1130PBQ
İdent no.	3087484
Purpose	LED alışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dikdrtgen
Konektr ataması	WLB32
Boyutlar	1166 x 32 x 46mm
Gvde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım mr (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP50
Ortam sıcaklığı	-40...+70 �C
Onaylar	CE, UL
alışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal alışma akımı	≤ 1240 mA
Input power	29.76 W
Elektriksel baęlantı	Konektrler, M12 x 1
Işığ tipi	beyaz
Color temperature	4700...+5300K
Luminous flux lumen	2400 lm
Dimmable	İki kademeli

İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED alışma ışıkları ideal olarak endstriyel uygulamalar iin uygundur. Renk sıcaklığı 5.000 ile 10.000 Kelvin arasındaki gnüşüęi aralığında bulunmaktadır. Yeni, ok parlak LED teknolojisine karřın hibir kamařma yok. Lambalar, her lamba DIP anahtarı ile kapatılabilecek, %50 veya %100 aydınlatılabilecek řekilde kolaylıkla zincirleme baęlanabilir. Yeni teknoloji kıyaslanabilir lambalara gre %40 daha yksek enerji verimlilięi saęlar.



Metal gvdedeki bu dayanıklı lambalar, rneęin makinelerdeki veya bro ışıklandırma gibi geniř yelpazede uygulamalar iin uygun-

alıřma ışıđı
lineer ılık
WLB32C1130PBQ

dur. Montaj, manyetik veya gemeli braketler-
le yapılmaktadır.

alıřma ışıđı
lineer ılık
WLB32C1130PBQ

Aksesuarlar

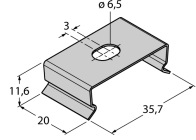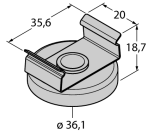Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLB32	3090623	WLB32 alıřma ıřıkları iin klips fonksiyonu, alüminyum, vidalar dahil 4 braketten oluřan kitle birlikte montaj braketidir	
LMBWLB32MAG	3087851	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen	
LMBWLB32-180S	3087852	Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°	