



çalışma ışığı PWM ile kısılabılır spot lamba WL50SWSSL20PWMQ

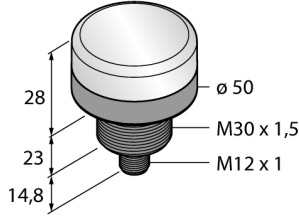

- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP69K
- Paslanmaz çelik gövde
- Renk: Beyaz
- M12 x 1 konektör
- PWM girişi ile kısılabılır

Kablo Bağlantı Şeması

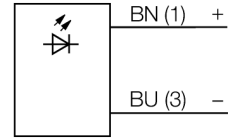

İşlevsel prensip

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Dayanıklı IP69K korumalı sürümler, parlak ve homojen aydınlatmanın gerektiği pek çok zorlu uygulamada kullanılabilir. Elektrik bağlantıları ya standart M12x1 konektör ile kurulur ya da mevcut kurulumların kelepçe bağlantılarına doğrudan pigtail yapılmasıyla kurulur. Bazı modellerde lamba çıkışı sürekli olarak tel 4 üzerindeki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir.

Tip kodu	WL50SWSSL20PWMQ
İdent no.	3090460

Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışı
Konektör ataması	WL50S
Gövde malzemesi	Metal, Paslanmaz çelik
Window material	Polikarbonat, clear
Huzme açısı	20 °
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE

Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 400 mA
Input power	1.7 W
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1

Işık tipi	beyaz
Color temperature	5000...+8300K
Luminous flux lumen	270 lm
Aperture angle degree	20 °
Dimmable	PWM