



## LED gösterge kule ışığı TL50CGRAOSQ

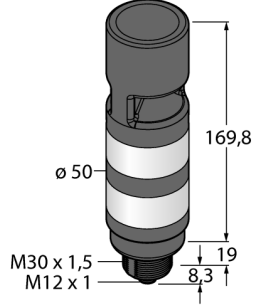

- Plastik gövde, gri
- Elektromanyetik ve yüksek frekanslı en-terferansa karşı koruma
- Koruma sınıfı IP67
- M12 × 1 erkek konektör
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı: Her yöne, contalı, sürekli ton maks. 99 dB

### Kablo Bağlantı Şeması

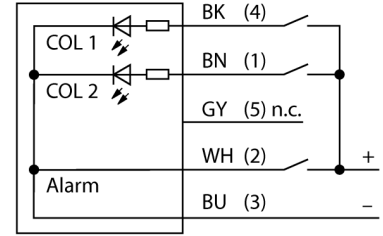

### İşlevsel prensip

TL50 kule ışıkları, tüm sistemde yüksek görünürlükte durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izlenecek konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 10 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S), beyaz (B), turkuvaz (T), turuncu (T), mor (M), gök mavisi (G) ve eflatun (E). Örnek: TL50GYRQ, baştan aşağı yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiş.

<b>Tip kodu</b>	TL50CGRAOSQ
<b>İdent no.</b>	3091367
<b>Purpose</b>	LED gösterge ışığı
<b>İşlev</b>	kule ışığı
<b>Cascadable</b>	hayır
<b>Tasarım</b>	Dışsüz silindirik
<b>Konektör ataması</b>	TL50
<b>Gövde malzemesi</b>	Plastik, ABS, Siyah
<b>Window material</b>	Polikarbonat, diffuse
<b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>	PVC
<b>IP Derecesi</b>	IP67
<b>Ortam sıcaklığı</b>	-20...+50 °C
<b>Relative humidity</b>	0...95%
<b>Onaylar</b>	CE, UL listeli
<b>Çalışma voltajı</b>	18...30 VDC
<b>DC nominal çalışma akımı</b>	≤ 45 mA
<b>Çalışma voltajı<sub>U<sub>s</sub></sub></b>	≥ 21 VAC
<b>Çalışma voltajı<sub>U<sub>s</sub></sub></b>	≤ 27 VAC
<b>Tipik yanıt süresi</b>	< 10 msn
<b>Elektriksel bağlantı</b>	Konektörler, M12 × 1
<b>İşık tipi</b>	yeşil kırmızı
<b>Dimmable</b>	hayır
<b>Beeper sound</b>	Sürekli ton
<b>Volume</b>	99 dB