


LED gösterge

Modüler sinyal ışığı

Ön montajlı

TL70GYRQ

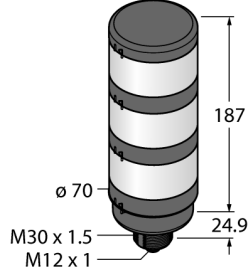


- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP65
- M12 x 1 erkek konektör
- Monokrom: Beyaz
- Kalıcı ve yanıp sönmeye fonksiyonu arasında değiştirilebilir
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Girişler: PNP/NPN
- DIP anahtarıyla yapılandırma

İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli kule ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her kule beş renk segmentine kadar ve isteğe bağlı olarak bir çağrı cihazından oluşturulabilir. Tüm segmentler DIP anahtarlarıyla yapılandırılabilir.

Her kombinasyonda kullanabilen mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B) olmak üzere 5 renk mevcuttur.

Segmentlerin ayarlanması sonradan değiştirilebilir ve daha fazla segment de eklenebilir. Temel modüle ilgili port seçilir. Ön montajlı sürümler de bulunmaktadır.

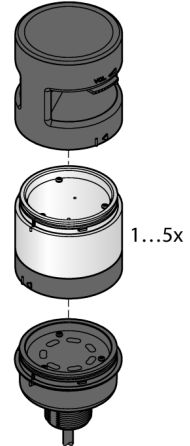

Tip kodu	TL70GYRQ
İdent no.	3092336
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	TL70
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP65
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
Tipik yanıt süresi	< 180 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	yeşil
	sarı
	kırmızı
Aperture angle degree	360 °
Dimmable	hayır