



LED gösterge Modüler sinyal ışığı Ön montajlı TL70DXN2GYRQ

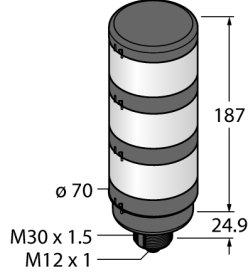

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP65
- M12 x 1 erkek konektör
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Sarı (COL 2) / Kırmızı (COL 3)
- İşletme gerilimi: 12...30 VDC
- Entegre radyo modülü aşaması
- DX80 uyumlu nod
- DIP anahtarıyla yapılandırma

Kablo Bağlantı Şeması

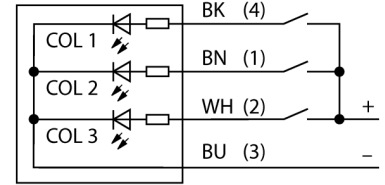

Tip kodu	TL70DXN2GYRQ
İdent no.	3094246
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	TL70
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP65
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
Tipik yanıt süresi	< 180 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	yeşil
	sarı
	kırmızı
Aperture angle degree	360 °
Dimmable	hayır