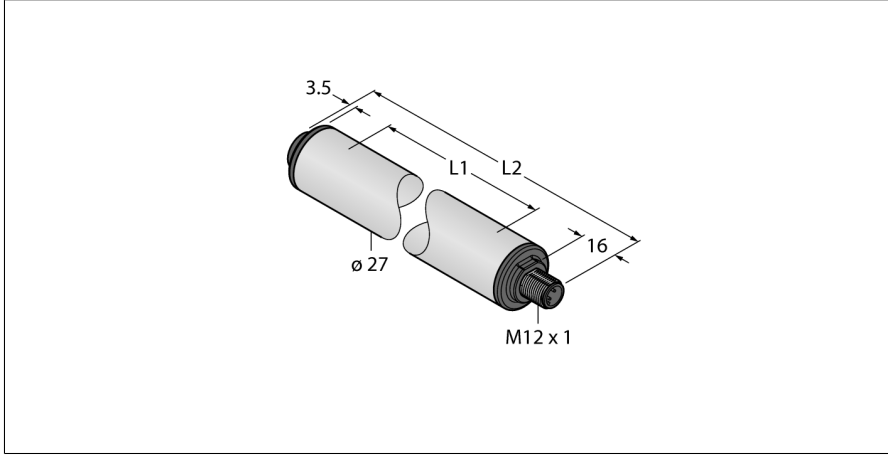
 


**çalışma ışığı**  
**Lineer Işık**  
**WLS27XWW430DSQ**



- Silindirik aydınlatılmış alan
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- M12 x 1 erkek, düz, 4 telli
- Işık uzunluğu L1: 430 mm
- Gövde uzunluğu L2: 490,5 mm
- Renk: Beyaz
- Otomatik sıcaklık izleme
- FDA uyumlu
- 2 x LMBWLS27EC geçme braket tesli-mata dahildir

**Kablo Bağlantı Şeması**

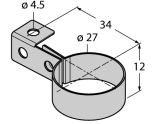
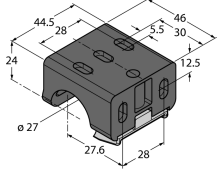
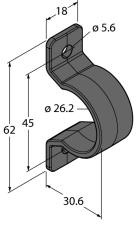


**İşlevsel prensip**

Enerji tasarruflu LED çalışma ışıkları ideal olarak endüstriyel uygulamalar için uygundur. Renk sıcaklığı 6.000 ile 7.100 Kelvin (soğuk beyaz) arasındadır. Modele bağlı olarak ışık akısı 325 veya 2600 lümen olur. Cihaz, güç verilmesinden (12...30 VDC) itibaren açık/kapalı konuma getirilir. Ayrıca, PİM 4'teki yüksek sinyalin tetiklenmesi suretiyle, ışık gücünün %50'si oranında karartılabilir. 2 renkli değişkenleri kullanırken renkler arasında geçiş yapılabilir. Bazı modellerde lamba çıkışı sürekli olarak tel 4 üzerindeki PWM sinyali yoluyla sıkılabilir. Basamaklandırılabilir türleri de mevcuttur. Mevcut renkler soğuk beyaz, sıcak beyaz, yeşil, kırmızı, sarı ve mavidir.

<b>Tip kodu</b>	WLS27XWW430DSQ
<b>İdent no.</b>	3095959
<b>Purpose</b>	LED çalışma ışığı
<b>İşlev</b>	lineer ışık
<b>Cascadable</b>	hayır
<b>Tasarım</b>	Dışsüz silindirik
<b>Konektör ataması</b>	WLS27
<b>Boyutlar</b>	490.5 x 492.5 x Ø 27mm
<b>Gövde malzemesi</b>	Plastik, PC
<b>Window material</b>	Kopolyester, diffuse
<b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>	PVC
<b>LED kullanım ömrü (L70)</b>	50000 h
<b>IP Derecesi</b>	IP66 / IP67 / IP69K
<b>Elektrikli ekipman için koruma sınıfı</b>	III
<b>Ortam sıcaklığı</b>	-40...+70 °C
<b>Saklama sıcaklığı</b>	-40...+70 °C
<b>Çalışma voltajı</b>	12...30 VDC
<b>Input power</b>	11.04 W
<b>Elektriksel bağlantı</b>	Konektörler, M12 x 1
<b>Işık tipi</b>	beyaz
<b>Color temperature</b>	2900...+3200K
<b>Luminous flux lumen</b>	975 lm
<b>Dimmable</b>	İki kademeli

**alıřma ışığı**  
**Lineer Iřık**  
**WLS27XWW430DSQ****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	Ölekli izim
LMBWLS27H	3094776	WLS27 iin asma braket	
LMBWLS27U	3094775	WLS27 iin niversal montaj braketi	
LMBWLS27EC	3094774	WLS27 iin geme braket	
LMBWLS27SP	3094773	WLS27 iin geme braket	