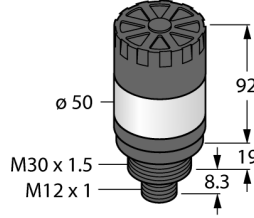


LED gösterge monokrom çok işlevli akustik sinyal cihazı TL50RAKQ



- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP50
- M12 x 1 erkek
- Tek renkli: Kırmızı
- IO-Link ile parametrelendirilebilir
- Çağrı cihazı maks. 92 dB

Kablo Bağlantı Şeması

| | |
|------|---------|
| 3 BU | - |
| 1 BN | + |
| 4 BK | IO-Link |
| 2 WH | n.c. |

| | |
|------------------|----------|
| Tip kodu | TL50RAKQ |
| İdent no. | 3801288 |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Purpose | LED gösterge ışığı |
| İşlev | kule ışığı |
| Cascadable | hayır |
| Tasarım | Dışsüz silindirik |
| Konektör ataması | TL50 |
| Gövde malzemesi | Plastik, ABS, Siyah |
| Window material | Polikarbonat, diffuse |
| Kablo Kılıf Malzemesi | PVC |
| IP Derecesi | IP50 |
| Ortam sıcaklığı | -20...+50 °C |
| Relative humidity | 0...95% |
| Onaylar | CE, UL listeli |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Çalışma voltajı | 18...30 VDC |
| DC nominal çalışma akımı | ≤ 45 mA |
| Çalışma voltajı U_s | ≥ 21 VAC |
| Çalışma voltajı U_s | ≤ 27 VAC |
| Tipik yanıt süresi | < 10 msn |
| İletişim protokolü | IO-Link |
| Elektriksel bağlantı | Konektörler, M12 x 1 |
| IO-Link | |
| IO-Link Özellikleri | V 1.1 |
| Communication mode | COM 2 (38.4 kBaud) |
| İşlem verisi genişliği | 16 bit |
| Çerçeve tipi | Tip_2_2 |
| Function Pin 4 | IO-Link |
| Maximum cable length | 20 m |
| SIDI GSDML'ye dahildir | Evet |

| | |
|---------------------|-------------|
| İşık tipi | kırmızı |
| Dimmable | hayır |
| Beeper sound | Sürekli ton |
| Volume | 92 dB |

İşlevsel prensip

Monokrom çok işlevli akustik sinyal cihazı
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolaydır

Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler

5 renge kadar görüntüler

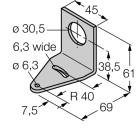
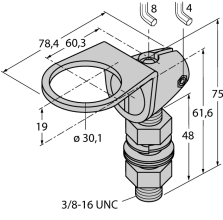
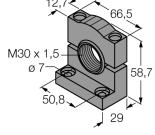
Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok

Montaj yok

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

LED gösterge monokrom çok işlevli akustik sinyal cihazı TL50RAKQ

Aksesuarlar

| Tip kodu | İdent no. | Açıklama | Ölçekli çizim |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A | 3032723 | Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için |  |
| SMB30FA | 3074005 | Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401 |  |
| SMB30SC | 3052521 | Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir |  |