

**LED gösterge**  
**kule ışığı**  
**TL50WBGYRTAKQ**

**Kein Maßbild vorhanden/  
No dimension drawing available**

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP50
- M12 x 1 erkek
- Renkler: Beyaz (COL 1) / Mavi (COL 2) / Yeşil (COL 3) / Sarı (COL 4) / Kırmızı (COL 5) / Turkuaz (COL 6)
- IO-Link ile parametrelendirilebilir
- Çağrı cihazı maks. 92 dB

**İşlevsel prensip**

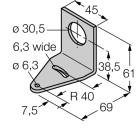
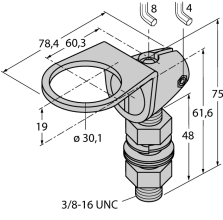
TL50 kule ışıkları, tüm sistemde yüksek görünürlükte durum göstergeleri ve belirgin bir kullanıcı kılavuzluğu sağlar. Rengarenk LED'lerden oluşturulabilir ve hem çağrı cihazı ile hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Doğrudan makinelerin üzerine, kabine ya da üretim hatlarının izleme konumlarına monte edebilirsiniz.

Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

Kule ışığının tip kodunda alttan üste doğru ışık sırasını gösteren 10 renk mevcuttur: mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S), beyaz (B), turkuvaz (T), turuncu (T), mor (M), gök mavisi (G) ve eflaton (E). Örnek: TL50GYRQ, baştan başa yeşil, sarı ve kırmızı renkleri ile düzenlenmiş.

<b>Tip kodu</b> Ident no.	TL50WBGYRTAKQ 3801296
<b>Purpose</b> İşlev Cascadable Tasarım Konektör ataması Gövde malzemesi Window material Kablo Kılıf Malzemesi IP Derecesi Ortam sıcaklığı Relative humidity Onaylar	LED gösterge ışığı kule ışığı hayır Dışsüz silindirik TL50 Plastik, ABS, Siyah Polikarbonat, diffuse PVC IP50 -20...+50 °C 0...95% CE, UL listeli
<b>Çalışma voltajı</b> DC nominal çalışma akımı Çalışma voltajıU <sub>s</sub> Çalışma voltajıU <sub>s</sub> Tipik yanıt süresi İletişim protokolü Elektriksel bağlantı IO-Link IO-Link Özellikleri Communication mode İşlem verisi genişliği Çerçeve tipi Function Pin 4 Maximum cable length SIDI GSDML'ye dahildir	18...30 VDC ≤ 45 mA ≥ 21 VAC ≤ 27 VAC < 10 msn IO-Link Konektörler, M12 x 1 V 1.1 COM 2 (38.4 kBaud) 16 bit Tip_2_2 IO-Link 20 m Evet
<b>Işık tipi</b>  Dimmable Beeper sound Volume	beyaz mavi yeşil sarı kırmızı turkuvaz hayır Sürekli ton 92 dB

**LED gösterge  
kule ışığı  
TL50WBGYRTAKQ****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketini, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braketini, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	