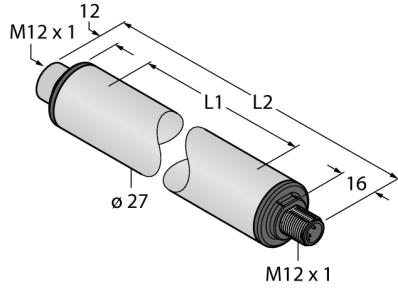


Çalışma ışığı

Lineer Işık

WLS27CWGRYB5-0570DS24Q



- Silindirik aydınlatılmış alan
- Kademelendirilebilir
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- M12 x 1 erkek, düz, 4 telli
- Işık uzunluğu L1: 570 mm
- Gövde uzunluğu L2: 640 mm
- Renkler: Beyaz (COL 1), Yeşil (COL 2), Kırmızı (COL 3), Sarı (COL 4), Mavi (COL 5)
- Otomatik sıcaklık izleme
- FDA uyumlu
- 2 x LMBWLS27EC geçme braket teslimata dahildir

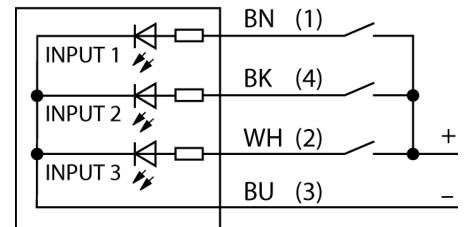
Tip kodu	WLS27CWGRYB5-0570DS24Q
İdent no.	3802094

Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	evet
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	WLS27
Boyutlar	640 x 642.5 x Ø 27mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Kopolyester, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP66 / IP67 / IP69K
Elektrikli ekipman için koruma sınıfı	III
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C

Çalışma voltajı	12...30 VDC
Input power	14.64 W
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1

Işık tipi	beyaz
	yeşil
	kırmızı
	sarı
	mavi
Dimmable	hayır

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

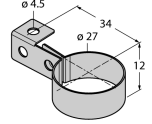
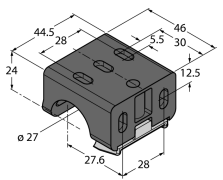
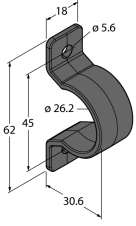
LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Bereich 6.000 bis 7.100 Kelvin (kaltweiß). Der Lichtstrom beträgt je nach Modell 325 und 2600 Lumen. Das Ein-/ Ausschalten erfolgt über die Zuschaltung der nötigen Versorgungsspannung (12...30 VDC). Darüber hinaus lässt sich diese durch Ansteuerung eines High-Signals auf PIN4 auf 50% ihrer Lichtleistung dimmen, bei zweifarbigen Varianten wird zwischen den Farben gewechselt. Ein Stufenloses Dimmen der Lichtleistung ist bei einigen Modellen über ein PWM-Signal auf PIN4 möglich. Kaskadierbare Versionen sind ebenfalls erhältlich. Verfügbare Farben sind kaltweiss, warmweiss, grün, rot, gelb und blau.

Applikationshinweis:

Kaskadierung bei 12 V Versorgung erlaubt Gesamtlichtlänge von 1,4 m. Kaskadierung bei 24 V Versorgung erlaubt Gesamtlichtlänge von 3,0 m. Kaskadierung bei 30 V Versorgung erlaubt Gesamtlichtlänge von 3,1 m. Bei 50% Lichtintensität sind die Längenangaben zu verdoppeln.

alıřma ışıđı
Lineer ıřık
WLS27CWGRYB5-0570DS24Q

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLS27H	3094776	WLS27 iin asma braket	
LMBWLS27U	3094775	WLS27 iin niversal montaj braketı	
LMBWLS27EC	3094774	WLS27 iin geme braket	
LMBWLS27SP	3094773	WLS27 iin geme braket	