


LED gösterge sesli sinyali bulunan uyarı ışığı K50L2RGBKALSQ

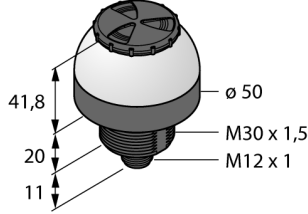

- LED, çok yönlü görünür
- Sürekli sinyal: 94 dB
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- 12 adede kadar önceden tanımlanmış renk veya milyonlarca özelleştirilmiş renk görüntülenebilir
- Yanıp sönme işlevi, değişim, iki renkli ekranlar ve yoğunluk kontrolü
- Erkek M12 x 1, 5 telli
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

3 BU	-
1 BN	+
4 BK	IO-Link
2 WH	n.c.


İşlevsel prensip

Bu ışıklar RGB LED'lidir. IO-Link kullanılarak 12 adede kadar önceden tanımlanmış rengin 1'i veya X ve Y koordinatları kullanılarak 1.000.000 adede kadar istenen renklerin 1'i ayarlanabilir. İşlevler; bir yanıp sönme işlevini, yoğunluk kontrolünü ve dönüş, değişim ve iki renkli ekranlar gibi animasyonları içerir. Bu LED'lerin temel avantajı, renk doğruluğu ve parlaklıktır. Önceki modelleriyle karşılaştırıldığında, sadece tek bir ışıkla çok sayıda varyant üretilebilir.

Tip kodu	K50L2RGBKALSQ
İdent no.	3802164
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışı
Konektör ataması	K50L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP66 / IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 65 mA
Tipik yanıt süresi	< 30 msn
İletişim protokolü	IO-Link
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
IO-Link	
IO-Link Özellikleri	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
İşlem verisi genişliği	16 bit
Çerçeve tipi	Tip_2_2
Function Pin 4	IO-Link
Maximum cable length	20 m
SIDI GSDML'ye dahildir	Evet
Işık tipi	RGB
Dimmable	hayır
Beeper sound	Tuşla ayarlanabilir
Volume	94 dB

LED gösterge sesli sinyali bulunan uyarı ışığı K50L2RGBKALSQ

Aksesuarlar

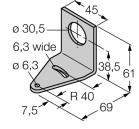Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	