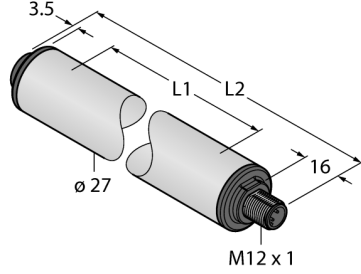


Çalışma ışığı

Lineer Işık

WLS27PXRGBW285DSKQ



- Silindirik aydınlatılmış alan
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- M12 x 1 erkek, düz, 4 telli
- Ortam sıcaklığı: -40°C...+70°C
- Işık uzunluğu L1: 285 mm
- Gövde uzunluğu L2: 349,5 mm
- RGB LED'ler
- Çok renkli lineer ışık
- IO-Link ile parametrelendirilebilir
- FDA uyumlu
- 2 x LMBWLS27EC geçme braket teslimata dahildir

Tip kodu	WLS27PXRGBW285DSKQ
İdent no.	3807459

Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	WLS27
Boyutlar	349.5 x Ø 27mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Window material	Kopolyester, diffuse
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Elektrikli ekipman için koruma sınıfı	III
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C

Çalışma voltajı	12...30 VDC
Input power	7.2 W
İletişim protokolü	IO-Link
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
IO-Link	
IO-Link Özellikleri	V 1.1
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
İşlem verisi genişliği	16 bit
Çerçeve tipi	Type_2_2
Function Pin 4	IO-Link
Maximum cable length	20 m
SIDI GSDML'ye dahildir	Evet

Işık tipi	RGB
------------------	-----

Kablo Bağlantı Şeması

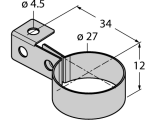
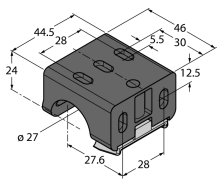
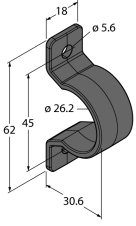
3 BU	-
1 BN	+
4 BK	IO-Link
2 WH	n.c.

İşlevsel prensip

Bu ışıklar RGB LED'lidir. IO-Link arayüzü; LED'lerin, rengin, yanıp sönme işlevinin, yoğunluğun ve animasyonun kontrol edilmesine yönelik ayarlara tam erişim sağlar. Işıklar 6 farklı beyaz renk sıcaklığı ve RGB renk alanından 13 ışık rengiyle donatılmıştır. Kullanıcı tanımlı ışık renkleri oluşturmak da mümkündür.

alıřma ışıđı
Lineer ılık
WLS27PXRGBW285DSKQ

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Aıklama	lekli izim
LMBWLS27H	3094776	WLS27 iin asma braket	
LMBWLS27U	3094775	WLS27 iin niversal montaj braketi	
LMBWLS27EC	3094774	WLS27 iin geme braket	
LMBWLS27SP	3094773	WLS27 iin geme braket	