


B71121-0/21

1 1/8" Round connector – Sahada montajı yapılabilir konektör

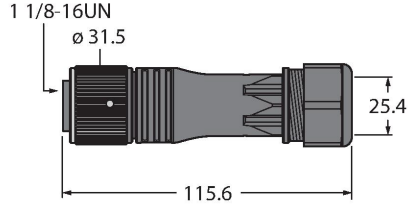

Özellikler

- Metal coupling nut
- Protection class IP67
- Screw-clamp terminal
- 12-pin
- PG21 screw-in thread
- Cable feedthrough 9.0...16.0 mm

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	B71121-0/21
Tanıt. no.	6601605
Konektör A	Dişi, 1 1/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	12
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piriç, CuZn, nikel kaplama
Screw-in thread	PG21
External diameter of the cable	min. 13...18 mm
Connection mode	Screw/clamp connection
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	7 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ambient temperature range (stationary)	-40 °C...+105 °C