


# VAS04-K-FS5


## A tipi valf konektörü – adaptör valf bağlantısı - M12x1 erkek

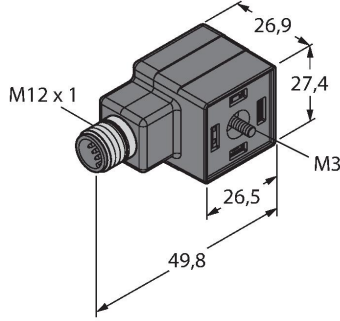

### Özellikler

- 3 pimli + PE
- DIN EN 175301-803 uyarınca tasarım
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfları IP67 / IP69K
- Koruyucu devre olmadan

### Kontak ataması

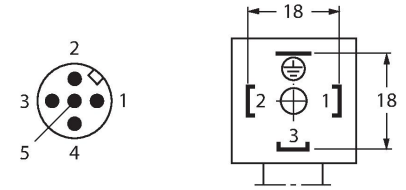

### Teknik Veriler

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Tip                                    | VAS04-K-FS5                        |
| Tanıt. no.                             | 6606583                            |
| Konektör A                             | Adaptör, Tip A, M12 x 1 konektörlü |
| Pim sayısı                             | 3+PE                               |
| Kontaklar                              | Metal, CuSn, Gümüş kaplama         |
| Contact carriers                       | plastik, PA, Siyah                 |
| Connector body                         | plastik, TPU, Siyah/Yarı saydam    |
| Koruyucu bileşen                       | koruyucu devre olmadan             |
| Seal                                   | plastik, TPU                       |
| Display switch state                   | LED, Sarı/yeşil                    |
| Mekanik ömür                           | > 100 eşleşme döngüleri            |
| Kirlilik derecesi                      | 3                                  |
| Koruma tipi                            | IP65, IP67, IP68, (monte)          |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                    |
| Nominal gerilim                        | 24 V                               |
| Akım                                   | 4 A                                |
| Insulation resistance                  | $\geq 10^8 \Omega$                 |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                    |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -30...+90 °C                       |
| Mounting screw                         | Pirinç, CuZn, nickel-plated        |

### Devre şeması

