
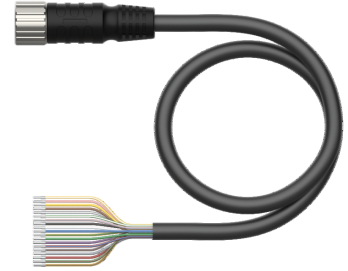


CKM19-19-5/TXL

Çoklu pasif bağlantı kutusu için besleme kablosu, TPU – Bağlantı Kablosu

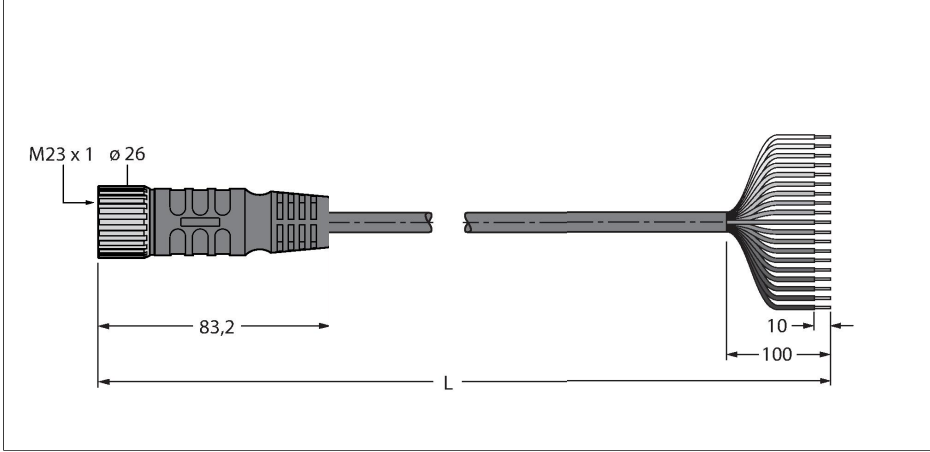

Teknik Veriler

Tip	CKM19-19-5/TXL
Tanıt. no.	6631132
Konektör A	Dişi, M23 x 1, Düz
Pim sayısı	19
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Gri
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Kablo	
Kablo çapı	Ø 8.9 mm ±0.30
Cable length	5 m
Cable jacket	TPU, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	16 x 0.32 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.23 mm
Çekirdek kesit alan	3x 0.82 mm ²
Litz wire arrangement	19 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, BK, GNYE, YE, BN, BNGN, WH, YE, PK, GYBN, BN
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	150 V

Özellikler



- M23 dişi, düz, 19 pimli
- Kılıf malzemesi: TPU
- Kılıf rengi: siyah
- FT1'e göre alev geciktirici
- Halojen, silikon ve PVC içermez
- Aşınmaya karşı özellikle dirençli
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 5,0 m

Kontak ataması



1 = VT	11 = BK
2 = RD	12 = GNYE
3 = GY	13 = BNGN
4 = RDBU	14 = BNGN
5 = GN	15 = WH
6 = BU	16 = YE
7 = GYPK	17 = PK
8 = GWH	18 = BNGY
9 = TERN	19 = BN
10 = GYWH	

İşlevsel prensip

Nominal akım 9 A (6, 12, 19 pimleri)
Nominal akım 2 A (diğer pimler)

Teknik Veriler

Akım 2 A

Mekanik ve kimyasal özellikler

Statik Bükme yarıçapı $\geq 5 \times \varnothing$

Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) $\geq 10 \times \varnothing$

Ortam sıcaklığı (sabit) -40...+80 °C