
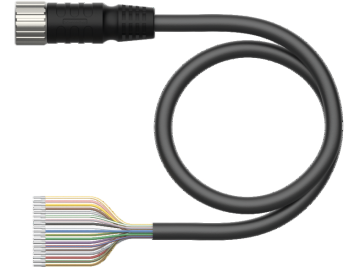


# CKM19-19-2/TXL

## Çoklu pasif bağlantı kutusu için besleme kablosu, TPU – Bağlantı Kablosu

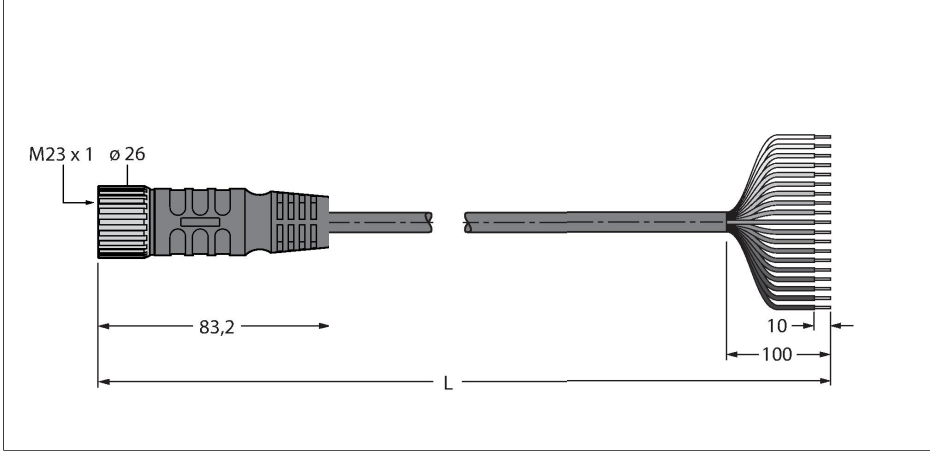

### Teknik Veriler

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                             | CKM19-19-2/TXL                                                                                 |
| Tanıt. no.                      | 6631212                                                                                        |
| Konektör A                      | Dişi, M23 x 1, Düz                                                                             |
| Pim sayısı                      | 19                                                                                             |
| Kontaklar                       | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                                                                    |
| Contact carriers                | plastik, TPU, Gri                                                                              |
| Connector body                  | plastik, TPU, Siyah                                                                            |
| Kaplin somunu/vidası            | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama                                                    |
| Seal                            | plastik, FPM/FKM                                                                               |
| Mekanik ömür                    | > 100 eşleşme döngüleri                                                                        |
| Kirlilik derecesi               | 3                                                                                              |
| Koruma tipi                     | IP67, yalnızca vidalı durumda                                                                  |
| Kablo                           |                                                                                                |
| Kablo çapı                      | Ø 8.9 mm ±0.30                                                                                 |
| Cable length                    | 2 m                                                                                            |
| Cable jacket                    | TPU, Siyah                                                                                     |
| Kablo damarı yalıtımı           | PP                                                                                             |
| Çekirdek kesit alan             | 16 x 0.32 mm <sup>2</sup>                                                                      |
| Bükülü tel düzenlemesi          | 19 x 0.23 mm                                                                                   |
| Çekirdek kesit alan             | 3x 0.82 mm <sup>2</sup>                                                                        |
| Litz wire arrangement           | 19 x 0.15 mm                                                                                   |
| Kablo damarı renkleri           | VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, BK, GNYE, YE, BN, BNGN, WH, YE, PK, GYBN, BN |
| +20°C'de elektriksel özellikler |                                                                                                |
| Nominal gerilim                 | 150 V                                                                                          |

### Özellikler



- M23 dişi, düz, 19 pimli
- Kılıf malzemesi: TPU
- Kılıf rengi: siyah
- FT1'e göre alev geciktirici
- Halojen, silikon ve PVC içermez
- Aşınmaya karşı özellikle dirençli
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

### Kontak ataması



|           |           |
|-----------|-----------|
| 1 = VT    | 11 = BK   |
| 2 = RD    | 12 = GNYE |
| 3 = GY    | 13 = BNGN |
| 4 = RDBU  | 14 = BNGN |
| 5 = GN    | 15 = WH   |
| 6 = BU    | 16 = YE   |
| 7 = GYPK  | 17 = PK   |
| 8 = GWH   | 18 = BNGY |
| 9 = TERN  | 19 = BN   |
| 10 = GYWH |           |

### İşlevsel prensip

Nominal akım 9 A (6, 12, 19 pimleri)  
Nominal akım 2 A (diğer pimler)

## Teknik Veriler

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Akım                              | 2 A                          |
| Mekanik ve kimyasal özellikler    |                              |
| Statik Bükme yarıçapı             | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Ortam sıcaklığı (sabit)           | -40...+80 °C                 |