


VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000

2 yönlü ayırıcı – Kablolu Y ayırıcı, erkek konektör M12 × 1 - 2 × dişi konektör M12 × 1

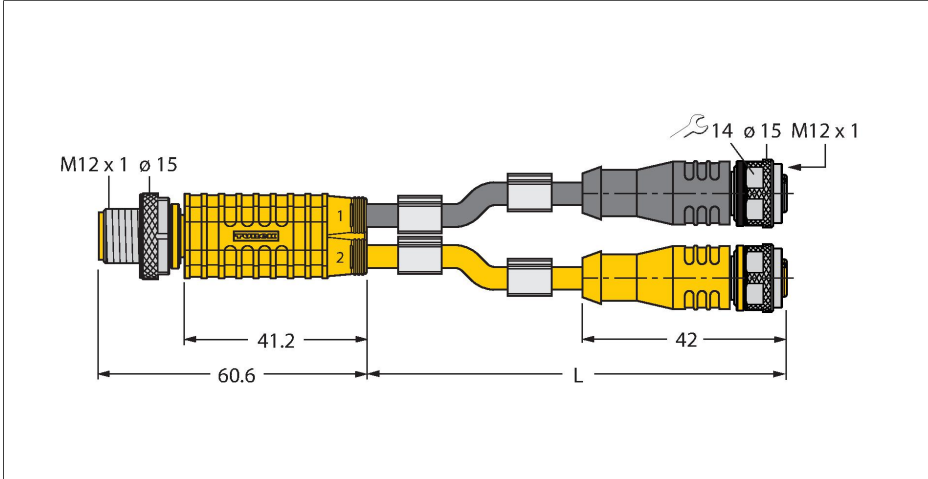


Özellikler



■ Cable length: 1.0/1.0 meter

Teknik Veriler

Tip	VBRS4.4-2RKC4.880T-1/1/TXL4000
Tanıt. no.	6634080
Distributed I/O	Y ayırıcı, 2 -port
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piriç, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	2 x dişi, M12 × 1
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piriç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Sıkma torku	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3

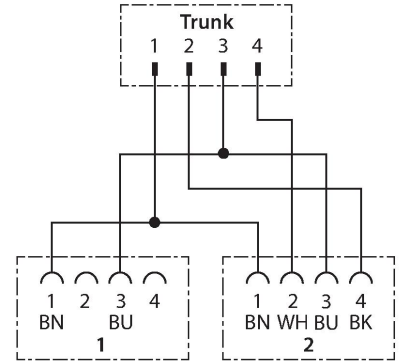

Teknik Veriler

Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Cable length	1 m, 1 m
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	

Aksesuarlar

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı	

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici	

