


AD-MFS4-FKM4.4

Adaptörler

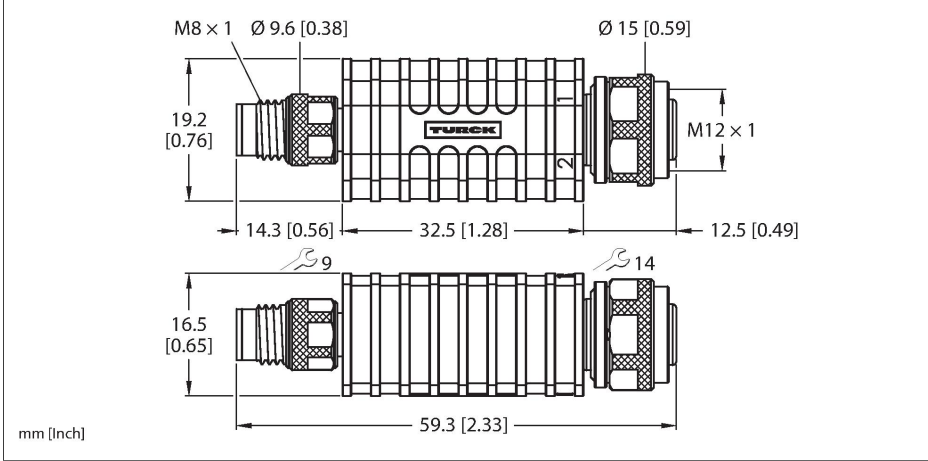

Teknik Veriler

Tip	AD-MFS4-FKM4.4
Tanıt. no.	6634969
Konektör A	Erkek, M8 × 1, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.5 ... 0.6 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Konektör B	Dişi, M12 × 1, düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	0.6 ... 0.8 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	IP67, (Birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A

Özellikler




- M12 dişi konektör — M8 erkek konektör, 4 pimli
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67

Kontak ataması



Devre şeması

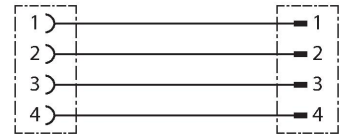

Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler

Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+80 °C
-------------------------	--------------