

# RSM-2RKM50

## 2 yönlü ayırıcı – Kablosuz T ayırıcı

 
### Özellikler




- 7/8" T-splitter
- 5-pin
- 1x male connector
- 2x female connector

### Kontakt ataması

Konektör A




Konektör B (J1-2)

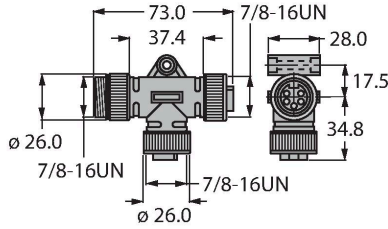

### Teknik Veriler

Tip	RSM-2RKM50
Tanit. no.	6914950
Distributed I/O	T ayırıcı
Housing	Plastic, TPU, Black
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	2 x dişi, 7/8 inç-16 UN, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Ağ protokolü	DeviceNet CANopen
<b>+20°C'de elektriksel özellikler</b>	
Nominal gerilim	250 V

### Devre şeması

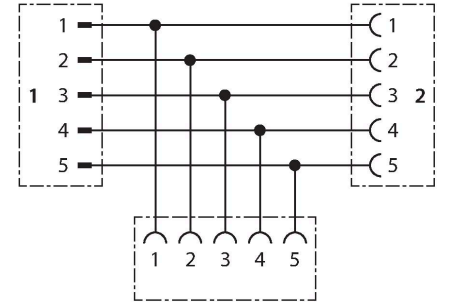

## Teknik Veriler

Akım	9 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İlerletme direnci	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Ambient temperature range (stationary)	-30...+90 °C
Hareket halinde	-40...+80 °C