


BS12-0

Sahada montajı yapılabilir konektör Erkek konektör M16 × 0,75, düz

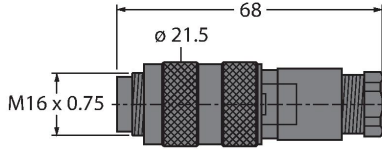

Teknik Veriler

Tip	BS12-0
Tanıt. no.	6934767
Konektör A	Erkek, M16 x 0,75, Düz
Pim sayısı	12
Kontaklar	Bronz,CuSn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PBT UL94-V0, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Screw-in thread	PG9
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.25 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 500 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	1
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	3 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+95 °C

Özellikler



- Solder connection
- PG9 screw-in thread
- Cable feedthrough 6.0...8.0 mm

Kontak ataması

