

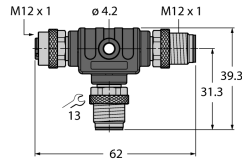


2 yönlü ayırıcı PROFIBUS Y parçası, tamamen korumalı, 12 Mbps RKWS4.5[5]-2RSSWS

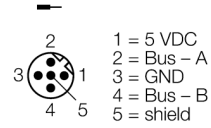


- T parçası, ters anahtarlanmış
- PROFIBUS-DP uygulamalarında kullanım için
- Dişi - erkek - dişi, 5 pimli
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67

Pim Atama

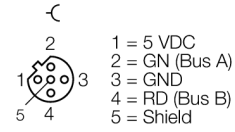

Devre şeması

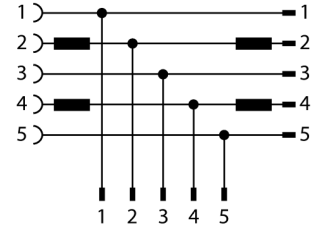

Tip	RKWS4.5[5]-2RSSWS
Tanıt. no.	6934899
Distributed I/O	T ayırıcı
Housing	Plastic, TPU, Black
Konektör A	Erkek, Erkek - Dişi, M12 x 1, B kodlu
Pim sayısı	5
Contact carriers	plastik, TPU, Mor
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	Dişi, M12 x 1, B kodlu
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	48V
Akım	0.4AA
Insulation resistance	≥ 10 ⁹ Ω
İlerletme direnci	≤ 5 mΩ
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90°C

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Ölçekli çizim
TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Tork anahtarı seti; 0,4'ten 1,0 Nm'ye ayarlanabilir torklu kulp; tork anahtarı seti, M8 (SW9) için çatallı anahtar, M12 (SW13) için çatallı anahtar, M12 (SW14) için çatallı anahtar