


EC-FKFDE3-1/16

Industrial flange connector

 


Özellikler

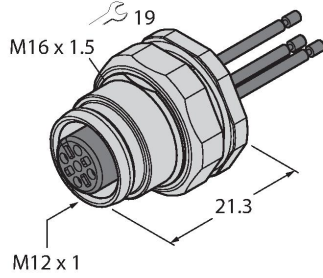


- M12 x 1 dışı priz
- Koruma sınıfı IP67
- Paslanmaz çelik priz gövdesi
- Arkaya monte edilir
- Bükülü tellerle bağlanmış
- 3 pimli
- Bükülü tel uzunluğu: 1 m

Kontak ataması



1	BN
4	BK
3	BU

Arkaya monte edilir

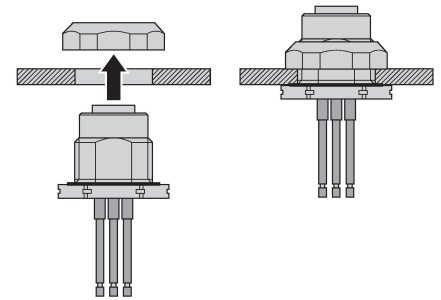

Teknik Veriler

Tip	EC-FKFDE3-1/16
Tanıt. no.	6935161
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	3
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Flange housing	Stainless Steel, 1.4404 (AISI 316L)
Mounting type	backplane mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M16 x 1,5
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Cable length	1 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	3 x 0.34 mm²
Kablo damarı renkleri	BN, BU, BK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C

Teknik Veriler

Onaylar

CE
