


AIDA-POWER-CC

Sahada montajı yapılabilir konektör – AIDA'ya uygun it-çek güç konektörleri

Erkek konektör, düz

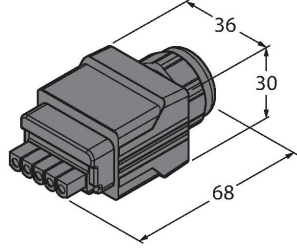

Teknik Veriler

Tip	AIDA-POWER-CC
Tanıt. no.	6935632
Konektör A	Erkek, Düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, Siyah
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn, nickel-plated
External diameter of the cable	9...13 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	2.5 mm ²
Connection mode	Tension spring connection
Mekanik ömür	> 500 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP65, IP67
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	24 V
Akım	16 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+70 °C

Özellikler

- Tension spring connection
- 5-pin
- Kablo beslemesi: 9,0...13,0 mm
- Terminal kapasitesi: 18-13 AWG
- RoHS-uyumlu
- Koruma sınıfı: IP65 ve IP67

Temel Kablo Bağlantı Şeması

