


VC-BC21-0.220-K

Sahada montajı yapılabilir konektör – Tasarım B

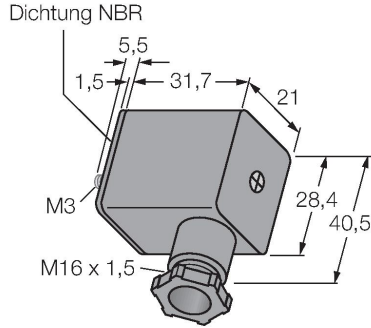

Özellikler

 


- Screw-clamp terminal
- 2 pimli + PE
- Kablo beslemesi: 6...8 mm
- Kondüktör kesit alanı: 3 × 1 mm²
- Orta vida: M3 × 33,5
- Vidalı diş: M16 × 1,5
- Koruma sınıfı: IP65
- Teslimat kapsamı:
 - valf konektörü, orta vida, basınçlı vida, conta, sızdırmazlık halkası ve basınç halkası

Kontak ataması



Devre şeması



Teknik Veriler

Tip	VC-BC21-0.220-K
Tanıt. no.	8028724
Konektör A	Valf konektörü, Yapı tipi B
Pim sayısı	2+PE
Kontaklar	Metal
Contact carriers	plastik, PA6 GF30, Siyah
Connector body	plastik, PA6 GF30, Siyah
Koruyucu bileşen	koruyucu devre olmadan
Seal	NBR
Screw-in thread	M16 × 1,5
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.25...1 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP65, (monte)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	10 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+80 °C