


# Aksesuarlar

## termovel

### Sıcaklık sensörleri için

### THW-6-TRI3/4-A4-L050

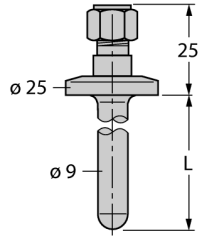

- Sıcaklık probleminin monte edilmesi için termovel
- Uç çapı 6 mm
- İşlem bağlantısı Üç Parçalı Kelepçe 3/4 inç
- Daldırma derinliği 50 mm
- Gıda ve eczacılık uygulamalarında kullanım için
- Yüzey sertliği Ra > 0,8 µm

#### Genel açıklama

Termoveller problemleri zararlı ortamlar ve yüksek basınçlara karşı korur. Montaj için termoveller kullanıldıklarında, ortamla doğrudan temas önlenir. Prob işlem duraklatılmadan değiştirilebilir.

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tip                            | THW-6-TRI3/4-A4-L050    |
| Tanıt. no.                     | 9910467                 |
| Sıcaklık aralığı               |                         |
| Ölçüm aralığı                  | -50...350 °C            |
|                                | -58...662 °F            |
| Daldırma derinliği L           | 50 mm                   |
| Outer diameter                 | 9 mm                    |
| Mekanik veriler                |                         |
| Gövde malzemesi                | Paslanmaz çelik         |
| Internal diameter              | 6.2 mm                  |
| İşlem bağlantısı               | Üç Parçalı Kelepçe 3/4" |
| Basınç dayanımı                | 40 bar                  |
| Gövde somunu maks. sıkma torku | 100 Nm                  |