


Aksesuarlar

Sıkıştırma parçaları

Sıcaklık sensörleri için

CF-P-6-N1/4-A4

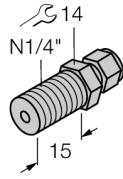

- TP sıcaklık probleminin doğrudan montajı için sıkıştırma parçaları
- PTFE sıkıştırma parçası
- 6 mm çapında prob için
- İşlem bağlantısı 1/4 inç NPT erkek diş

Genel açıklama

Sıkıştırma demir halka bağlantısı, problemin doğrudan sıkıştırılarak bağlanması için tasarlanmıştır. Böylelikle probun çeşitli daldırma derinlikleri gerçekleştirilebilir. Sıkıştırma demir halka parçaları ile monte edildiğinde, probun ortamla sıcaklık değişimlerine anında tepki vermesini sağlayan doğrudan teması olur.

Tip	CF-P-6-N1/4-A4
Tanit. no.	9910486
Sıcaklık aralığı	
Ölçüm aralığı	-50...100 °C
Ölçüm aralığı	-58...212 °F
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, 1.4404 (AISI 316L)
Yalıtkan materyal	PTFE
Internal diameter	7 mm
İşlem bağlantısı	1/4 inç NPT erkek diş
Basınç dayanımı	20 bar
Gövde somunu maks. sıkma torku	100 Nm