


# Aksesuarlar

## Sıkıştırma parçaları

### Sıcaklık sensörleri için

#### CF-M-6-G1/2-A4

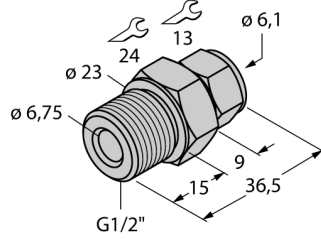

- TP sıcaklık probleminin doğrudan montajı için sıkıştırma parçaları
- Metal sıkıştırma parçası
- 6 mm çapında prob için
- İşlem bağlantısı G1/2 inç erkek dış

#### Genel açıklama

Sıkıştırma demir halka bağlantısı, problemin doğrudan sıkıştırılarak bağlanması için tasarlanmıştır. Böylelikle probun çeşitli daldırma derinlikleri gerçekleştirilebilir. Sıkıştırma demir halka parçaları ile monte edildiğinde, probun ortamla sıcaklık değişimlerine anında tepki vermesini sağlayan doğrudan teması olur.

Tip	CF-M-6-G1/2-A4
Tanit. no.	9910530
<b>Sıcaklık aralığı</b>	
Ölçüm aralığı	-50...350 °C
Ölçüm aralığı	-58...662 °F
<b>Mekanik veriler</b>	
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, 1.4404 (AISI 316L)
Yalıtkan materyal	paslanmaz çelik
Internal diameter	7 mm
İşlem bağlantısı	G 1/2" erkek dış
Basınç dayanımı	100 bar
Gövde somunu maks. sıkma torku	100 Nm