


Aksesuarlar

termovel

Sıcaklık sensörleri için

THW-6-G1/4-A4-L030

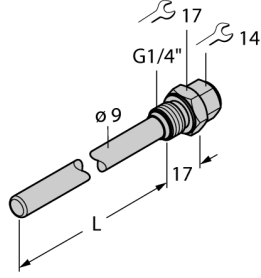

- Sıcaklık probleminin monte edilmesi için termovel
- uç çapı 6 mm
- İşlem bağlantısı G1/4 inç erkek diş
- Daldırma derinliği 30 mm

Genel açıklama

Termoveller problemleri zararlı ortamlar ve yüksek basınçlara karşı korur. Montaj için termoveller kullanıldıklarında, ortamla doğrudan temas önlenir. Prob işlem duraklatılmadan değiştirilebilir.

Tip	THW-6-G1/4-A4-L030
Tanıt. no.	9910636
Sıcaklık aralığı	
Ölçüm aralığı	-50...350 °C
	-58...662 °F
Daldırma derinliği L	30 mm
Outer diameter	9 mm
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Internal diameter	6.2 mm
İşlem bağlantısı	G 1/4 inç erkek diş
Basınç dayanımı	400 bar
Gövde somunu maks. sıkma torku	100 Nm