


Aksesuarlar

termovel

Sıcaklık sensörleri için

THW-6-G3/4-G1/2-A4-L230

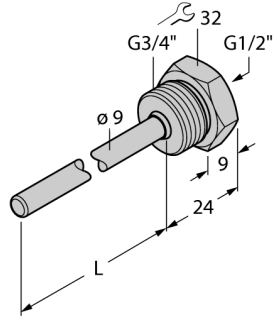

- Sıcaklık probleminin monte edilmesi için termovel
- uç çapı 6 mm
- İşlem bağlantısı G3/4 inç erkek diş
- Daldırma derinliği 230 mm

Genel açıklama

Termoveller problemleri zararlı ortamlar ve yüksek basınçlara karşı korur. Montaj için termoveller kullanıldıklarında, ortamla doğrudan temas önlenir. Prob işlem duraklatılmadan değiştirilebilir.

Tip	THW-6-G3/4-G1/2-A4-L230
Tanıt. no.	9910802
Sıcaklık aralığı	
Ölçüm aralığı	-50...350 °C
	-58...662 °F
Daldırma derinliği L	230 mm
Outer diameter	9 mm
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik
Internal diameter	6.2 mm
İşlem bağlantısı	G 3/4 inç erkek diş
Basınç dayanımı	400 bar
Gövde somunu maks. sıkma torku	100 Nm