


RSM FKM RKM 57


2 yönlü ayırıcı – Kablosuz T ayırıcı

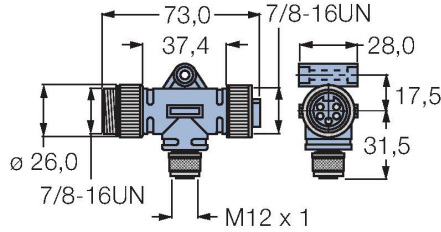

Özellikler

- Design: M12 adapter with two 7/8" exits
- T-splitter, 5-pin
- For use in CAN (DeviceNet™, CANopen) applications

Temel Kablo Bağlantı Şeması

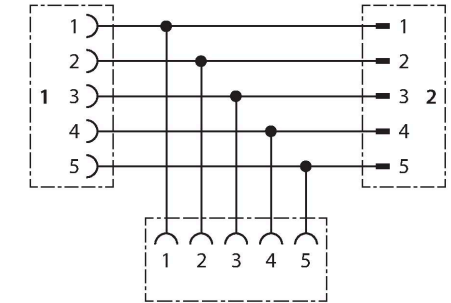

Teknik Veriler

Tip	RSM FKM RKM 57
Tanıt. no.	U0142
Distributed I/O	T ayırıcı, 2 -port
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Düz
Pim sayısı	5
Connector body	plastik
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	dişi, erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, düz
Kontaklar	Metal,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik
Connector body	Plastik
Seal	plastik
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca prize takılıyken
Ağ protokolü	DeviceNet
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+75 °C
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.