


Bus cable for CAN (DeviceNet™, CANopen)

 

TPE Kablo Kılıfı

CBC5 5711-2M

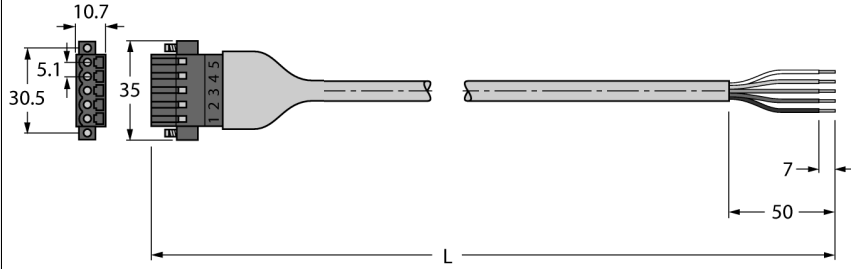

- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: gri
- UL onayı
- Açık uç
- Açık konektör
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

Kablo Kesit Alanı

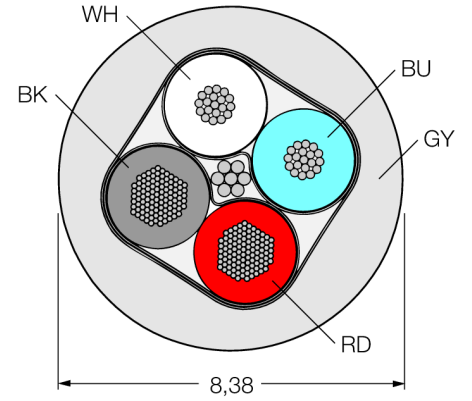

Tip kodu	CBC5 5711-2M
İdent no.	U0153-2
Pim sayısı	5
Koruma sınıfı	IP20
Cable	5711
Kablo tipi	CAN/DeviceNet
Kablo çapı	8.38mm
Cable length	2
Cable jacket	PVC, Gri
Koruyucu	evet
Statik Bükme yarıçapı	> 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	> 15 x Ø
Kablo damarı yalıtımı	PE (Veri), PVC (Güç)
Kablo damarı renkleri	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Data cable cores	
Core cross-section	2x0.52
Bükülü tel düzenlemesi	19x0.19
Anma akımı	9.6 A
DC direnci (döngü)	34.1 Ω/km
Nom. Empedans	110 (1 MHz) Ω
Nom. Kapasitans	40.52 pF/m
Power cable cores	
Core cross-section	2x1.3mm ²
Litz wire arrangement	65x0.16mm
Rated current	15.2 A
DC resistance	13.5 Ω

Ortam sıcaklığı

Stationary	-40...+80°C
Onaylar	UL, CSA
Çekme zinciri kullanımına uygundur	hayır
Halojensiz	hayır