
 


Fieldbus sistemleri için aksesuarlar Duvardan/panelden besleme Arkadan montajlı FKSDD RJ45SF 44

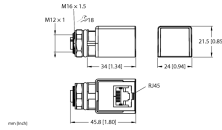


Tip	FKSDD RJ45SF 44
Tanıt. no.	U3-00647
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Düz, D kodlu
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, PA6, Beyaz
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn, nickel-plated, Siyah
Seal	O ring, plastik, FKM/FPM
Flange housing	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, Nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.4 ... 1.8 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mounting type	backplane mounting
Screw-in thread seal	O-ring, Plastic, FPM/FKM
Screw-in thread	M16 × 1,5
Kilit somunu/vidası	Kalıp döküm çinkoGD-ZnNikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (takılı)
Konektör B	Dişi, RJ45, 90 Derece
Pim sayısı	8
Contact carriers	plastik, LCP, Siyah
Flanş gövdesi	Plastik
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	IP20
Kablo	
Ağ protokolü	Ethernet
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	50V
Nominal gerilim	48V _{AC} /60V _{DC}
Akım	0.2AA

- M12 dişi priz, düz, 4 pimli, D kodlu
- RJ45 dişi konektör, düz, 4 pimli
- Korumalı, CAT 5a
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- RJ45 dişi konektör, 90 derece, 8 pimli



Devre şeması

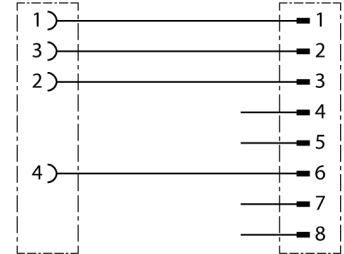

Mekanik ve kimyasal özellikler

Ortam sıcaklığı (sabit) -40...+85°C

Not

Not - Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.